


Vola A85


Betätigungsplatte für Geberit UP-Spülkasten mit 2-Mengen-Spülung A85 ist für alle Spülkästen mit den Geberit Platten Tango, Samba, Twist und Rumba geeignet. Mindesteinbautiefe 20 mm

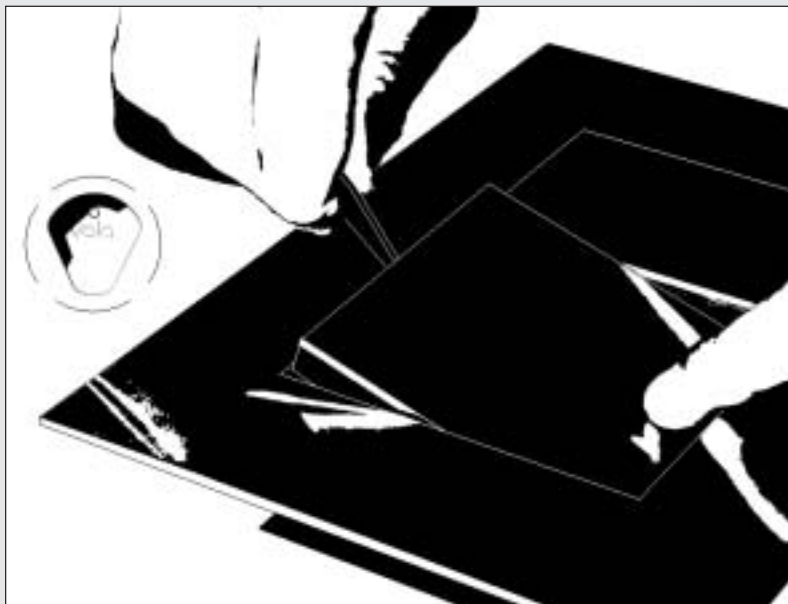

Demontage der Drucktasten

Die Drucktasten mit dem beigegeführten Werkzeug demontieren.


Die eine Taste eindrücken, das Werkzeug in der Mitte der Taste zwischen Taste und Rahmen plazieren.

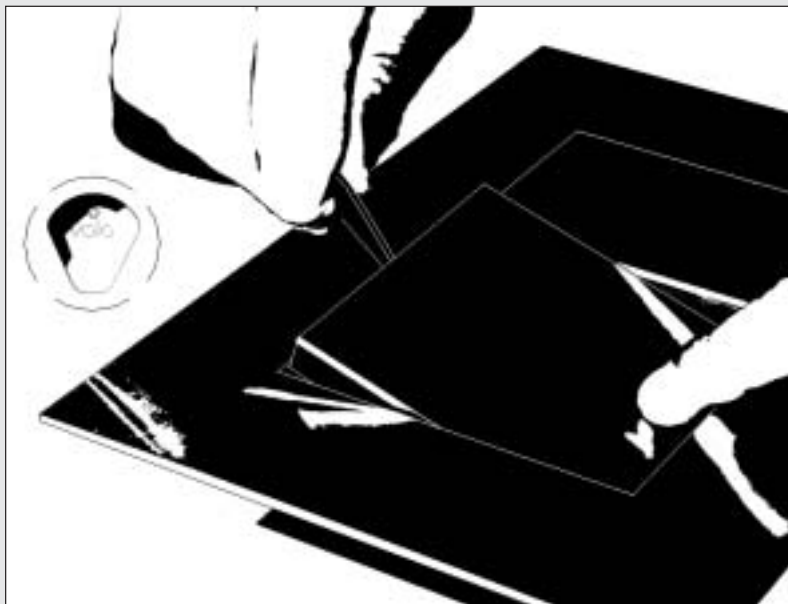

Demontage der Drucktasten


Das Werkzeug vorsichtig drehen, bis sich die Taste löst.

Die Drucktaste vorsichtig demontieren, damit die Oberfläche nicht verkratzt wird.

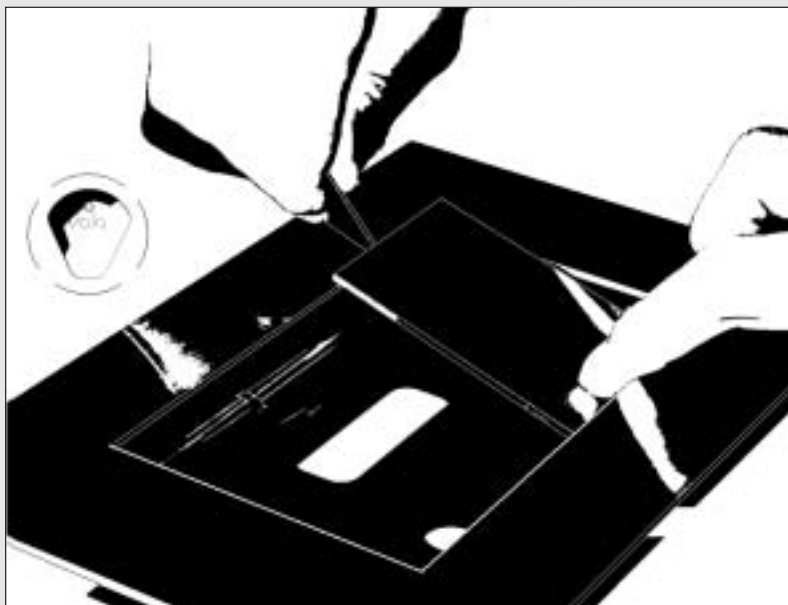


Demontage der Drucktasten

Die zweite Drucktaste in derselben Weise demontieren.

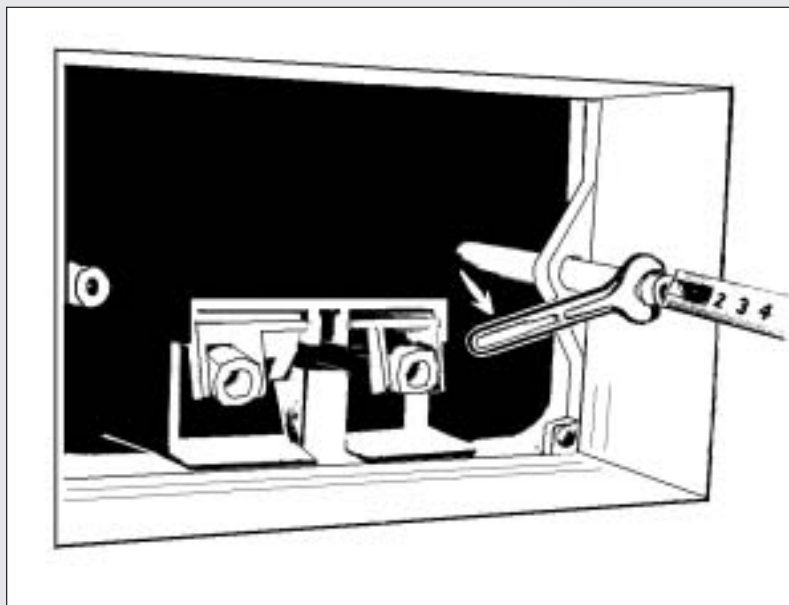


Montage der Abstandsstücke

Die beiden mitgelieferten Abstandsstücke in die Löcher montieren und einschieben, bis sie sich in einem Abstand von 15 mm von der fertigen Wand befinden. Die Abstandsstücke um 90 Grad mit einem 10 mm Schlüssel drehen, damit sie festsitzen.

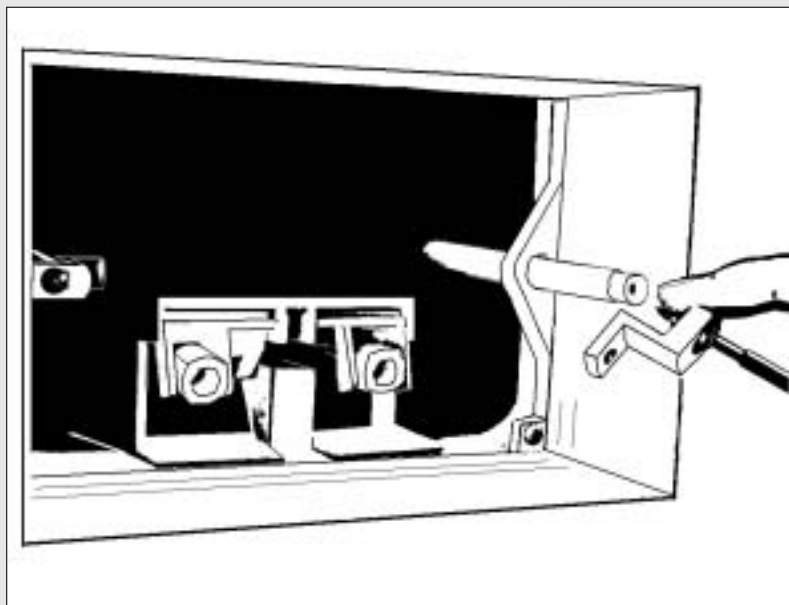

Montage der Eckbeschläge


Die Eckbeschläge auf die Abstandsstücke montieren und mit den beigefügten Schrauben anziehen.

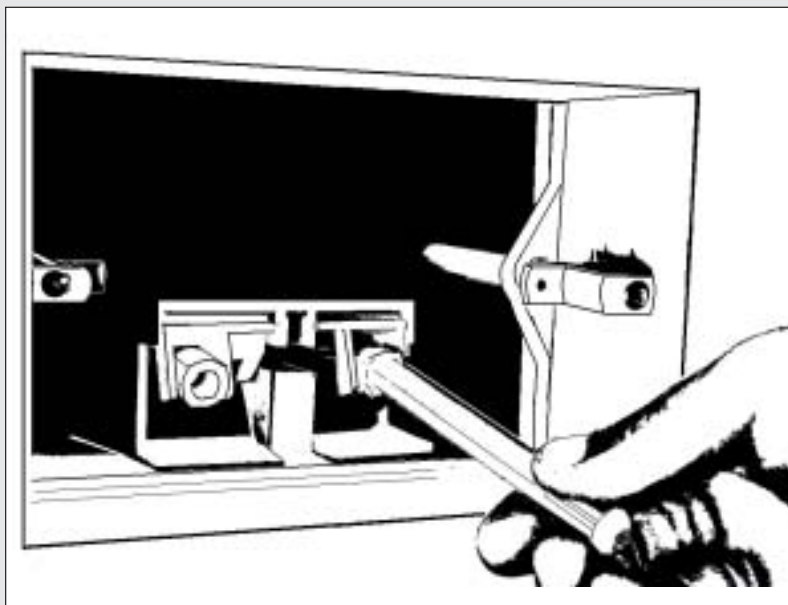

Montage der Druckstäbe


Die Druckstäbe wie gezeigt montieren.

Die Justierung erfolgt später.

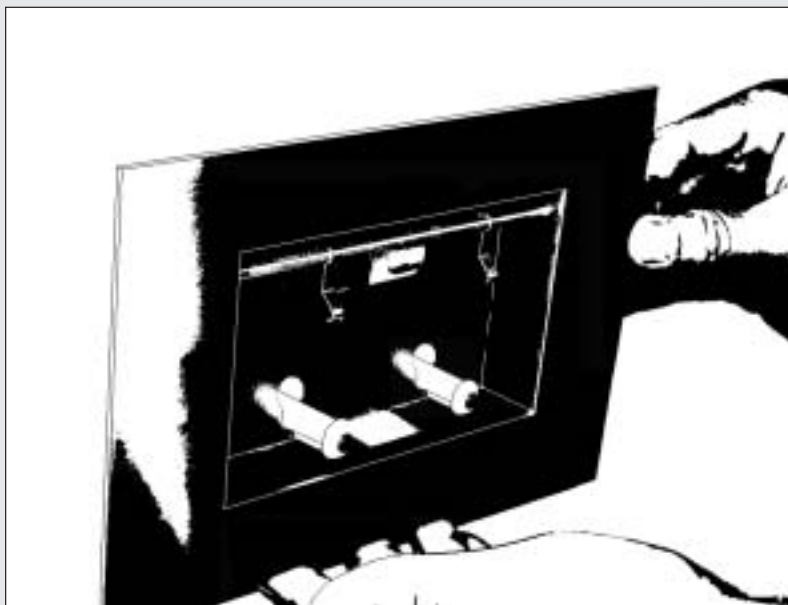


Montage des Rahmens

Bei der Plazierung des Rahmens die Druckstäbe durch die Löcher führen.

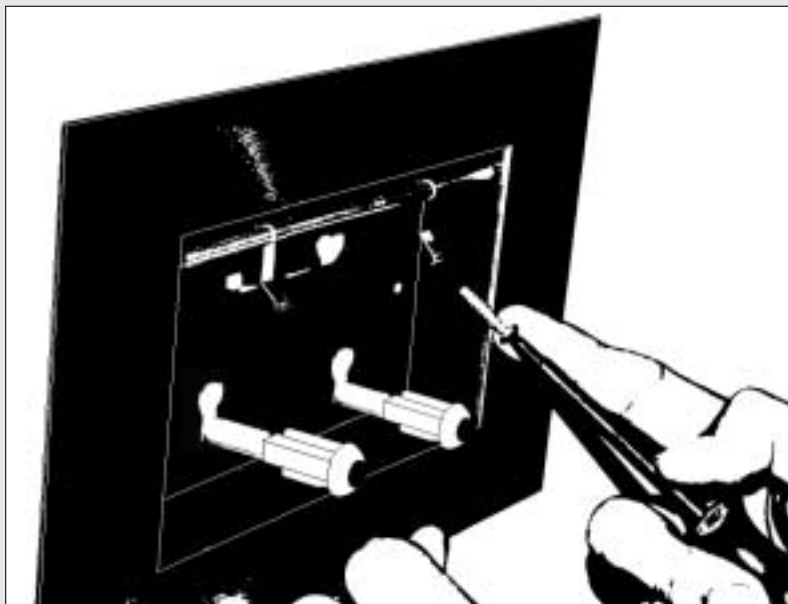

Montage der Schrauben

Den Rahmen gegen die Mauer halten und die Schrauben montieren.

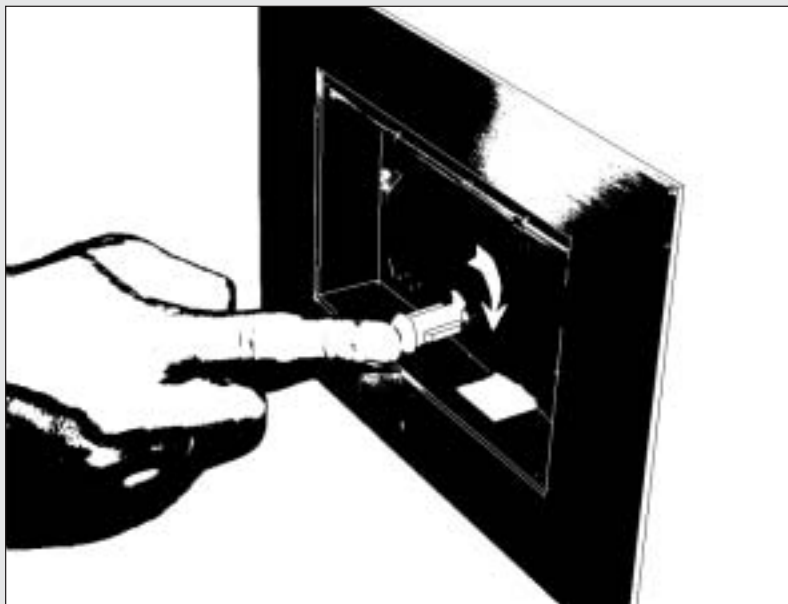

Positionierung der Druckstäbe

Den Druckstab so drehen, dass er ohne Widerstand eingeschoben werden kann.

Den Druckstab einschieben, bis die Rippen auf den Seiten des Druckstabs die Unterseite des Rahmens berühren.

Den Druckstab um 90 Grad drehen und somit positionieren.

Den zweiten Druckstab in derselben Weise positionieren




Montage der Drucktasten

Die grosse Drucktaste links montieren.

Die Drucktasten sind mit einer Klinke versehen, die eine Stopfunktion hat. Diese Klinke zeigt nach unten.

Das unterste Teil der Drucktaste in den Rahmen so einführen, dass die Klinke in die Aussparung im untersten Teil des Rahmens passt.

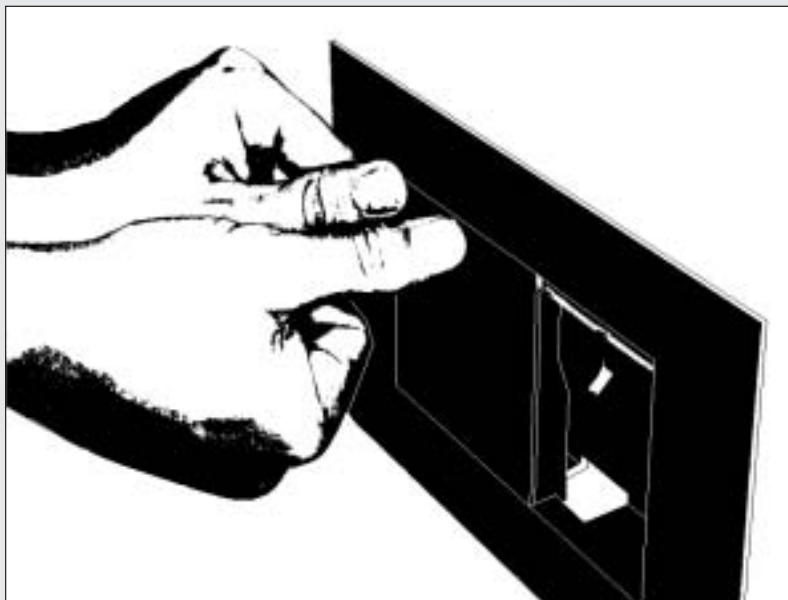

Montage der Drucktasten

Das oberste Teil in den Rahmen einführen und mit einem leichten Druck um die Achse festdrücken.

Die andere Drucktaste in derselben Weise montieren.